


Технический паспорт

Шарнирный соединитель FT

Артикульный номер: 7082320



Шарнирный соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 85.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

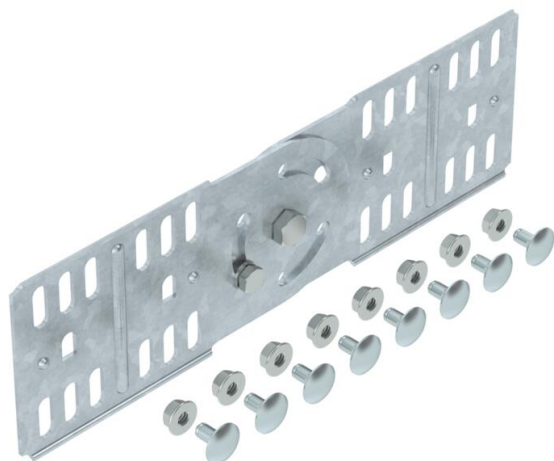

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7082320
Тип	RGV 85 FT
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	85x270
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	45,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,1388 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Шарнирный соединитель FT

Артикульный номер: 7082320



Размеры

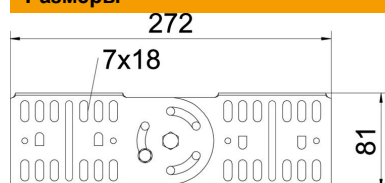

Размер	272 x 81
Длина	272 мм
Ширина	16 мм
Высота	85 мм
Высота	3 in
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	85 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель