

Технический паспорт

Крышка крестообразного ответвления 100 А4

Артикульный номер: 7027880



Крышка для фасонной детали крестообразного ответвления для защелкиваемых и привинчивающихся кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

CE UK
CA

A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7027880
Тип	RKD 100 A4
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для крестообразная секции
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	23 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка крестообразного ответвления 100 А4

Артикульный номер: 7027880

OBO
BETTERMANN

Размеры

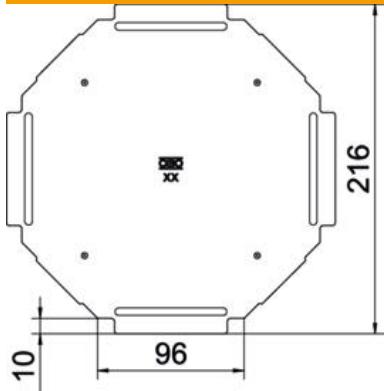

Ширина	100 мм
Толщина листа	0,75 мм
Размер В	100 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	0 Сталь
Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, проправленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 С
Диапазон рабочих температур мин.	-20 С