

Технический паспорт

Крышка крестообразного ответвления FS

Артикульный номер: 7027800



Крышка для фасонной детали крестообразного ответвления для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7027800
Тип	RKD 100 FS
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для крестообразная секции
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	23 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка крестообразного ответвления FS

Артикульный номер: 7027800



Размеры

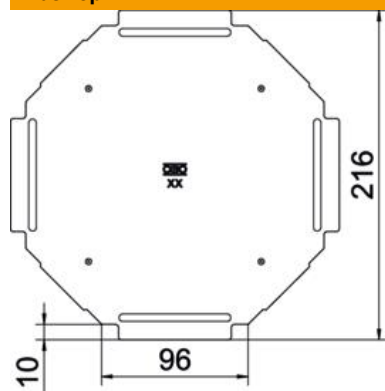

Ширина	100 мм
Толщина листа	0,75 мм
Размер В	100 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	0 Сталь
Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C