

# Технический паспорт

## Крышка крестообразного ответвления 400 А4

Артикульный номер: 7027886



Крышка для фасонной детали крестообразного ответвления для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	7027886
Тип	RKD 400 A4
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для крестообразная секции
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	205 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Крышка крестообразного ответвления 400 А4

Артикульный номер: 7027886



## Размеры

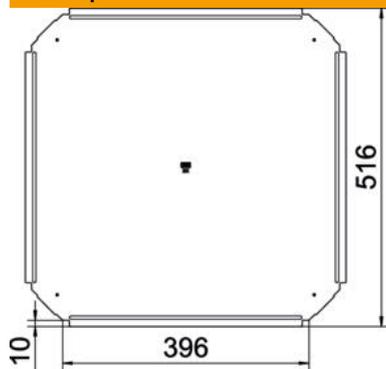

Ширина	400 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	400 мм

## Технические характеристики

Количество шпингалетов	0 Сталь
Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 С
Диапазон рабочих температур мин.	-20 С