

# Технический паспорт

## Крышка крестообразного ответвления 500 A2

Артикульный номер: 7027868



Крышка для фасонной детали крестообразного ответвления для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	7027868
Тип	RKD 500 A2
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для крестообразная секции
Производитель	OVO
Размер	B500mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	294 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Крышка крестообразного ответвления 500 А2

Артикульный номер: 7027868



## Размеры

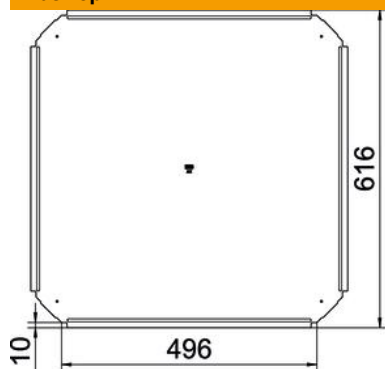

Ширина	500 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	500 мм

## Технические характеристики

Количество шпингалетов	0 Сталь
Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 С
Диапазон рабочих температур мин.	-20 С