

Технический паспорт

Кассетная рамка RKF, с отверстием для тубуса,
номинальный размер 250-3, из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7409404



Кассетная рамка для трубы, для UZD250-3, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях.



A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные


| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер | 7409404 |
| Тип | RKF3 V2 15 |
| Обозначение 1 | Кассетная рамка |
| Обозначение 2 | для тубуса |
| Производитель | OVO |
| Размер | 283x283x15 |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 398,9 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

Технический паспорт

Кассетная рамка RKF, с отверстием для тубуса,
номинальный размер 250-3, из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7409404



Размеры

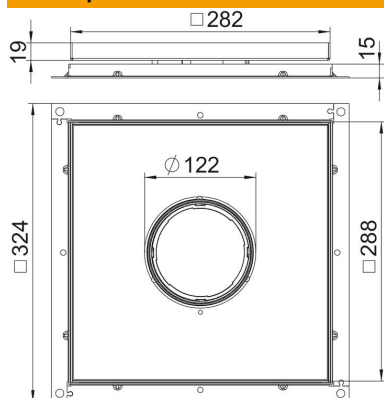

| | |
|----------|--------|
| Размер A | 324 мм |
| Размер B | 288 мм |
| Размер C | 282 мм |
| Размер h | 15 мм |

Технические характеристики

| | |
|---|----------------------------------|
| Количество накладок для вывода кабеля | 1 |
| Конструкция кабельного вывода | Заглубляемая труба |
| Уборка пола | влажный |
| Подходит для | Конструкция монтажного основания |
| Монтажные рамки для установки монтажных коробок | нет |
| Толщины напольного покрытия | 13 мм |