


Технический паспорт

Кассетная рамка RKF с отверстием для тубуса,
номинальный размер 350-3, из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7409418

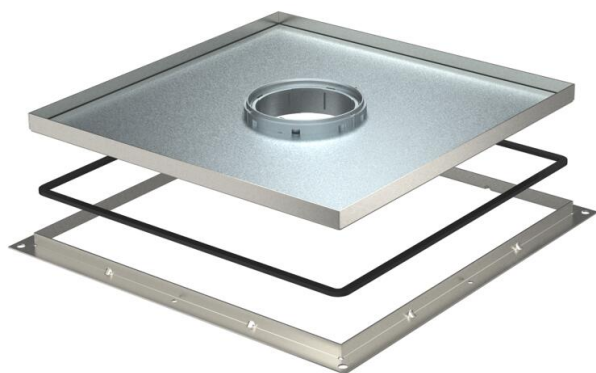

Кассетная рамка для трубы, для UZD350-3, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях.



A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные


Артикульный номер	7409418
Тип	RKF3 V3 25
Обозначение 1	Кассетная рамка
Обозначение 2	для тубуса
Производитель	OVO
Размер	383x383x25
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	761,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Кассетная рамка RKF с отверстием для тубуса,
номинальный размер 350-3, из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7409418



Размеры

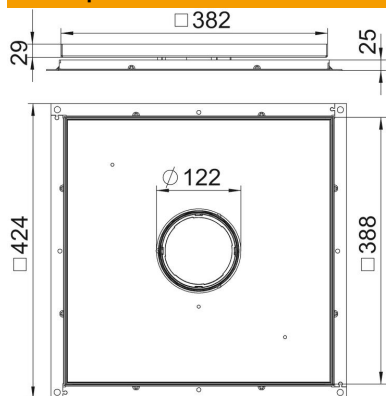

Размер A	424 мм
Размер B	388 мм
Размер C	382 мм
Размер h	25 мм

Технические характеристики

Количество накладок для вывода кабеля	1
Конструкция кабельного вывода	Заглубляемая труба
Уборка пола	влажный
Подходит для	Конструкция монтажного основания
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Толщины напольного покрытия	23 мм