


Технический паспорт

Крестообразная секция Magic 110 FS

Артикульный номер: 7027161



Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа.
Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

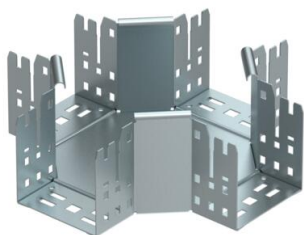

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7027161
Тип	RKM 110 FS
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	110x100
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	124,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестообразная секция Magic 110 FS

Артикульный номер: 7027161



Размеры

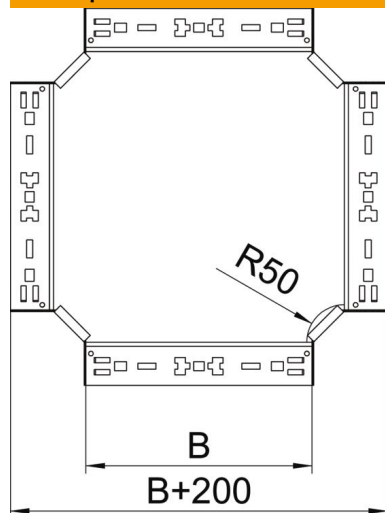

Ширина	100 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	100 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием
Толщина борта	1,25 мм