

# Технический паспорт

## Крестообразная секция Magic 110 FT

Артикульный номер: 7027181



Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа.  
Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7027181
Тип	RKM 110 FT
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	110x100
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	133,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Крестообразная секция Magic 110 FT

Артикульный номер: 7027181



### Размеры

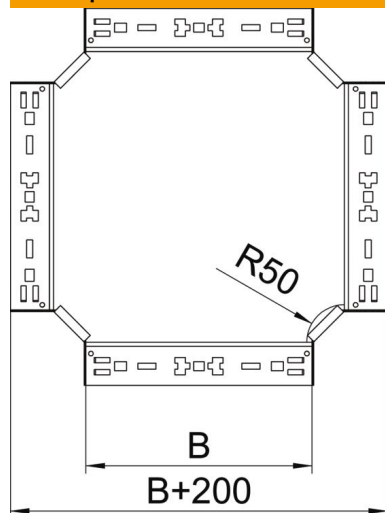

Ширина	100 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	100 мм

### Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием
Толщина борта	1,25 мм