


Технический паспорт

Крестообразная секция Magic 110 FT

Артикульный номер: 7027189



Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа.
Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

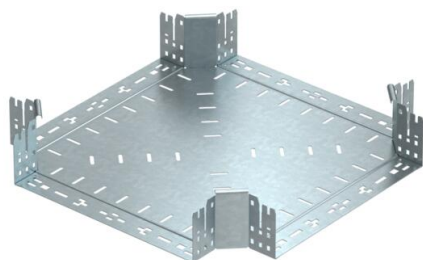

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7027189
Тип	RKM 140 FT
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	110x400
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	401,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестообразная секция Magic 110 FT

Артикульный номер: 7027189



Размеры

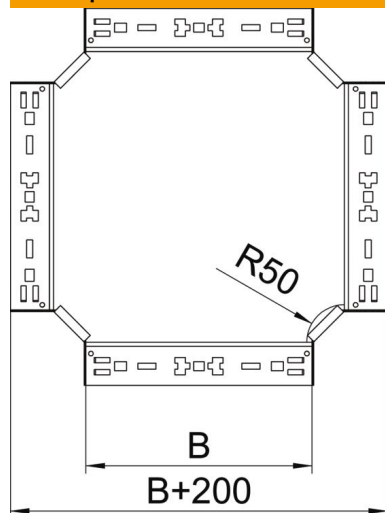

Ширина	400 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	400 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием
Толщина борта	1,25 мм