


# Технический паспорт

## Крестообразная секция Magic 35 FS

Артикульный номер: 7027243



Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа.  
Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.

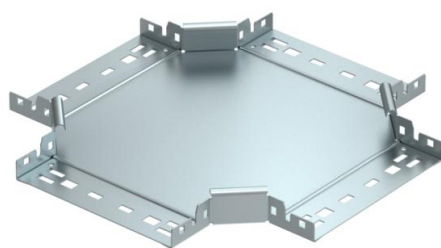

**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7027243
Тип	RKM 320 FS
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	35x200
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	146,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Крестообразная секция Magic 35 FS



Артикульный номер: 7027243

### Размеры

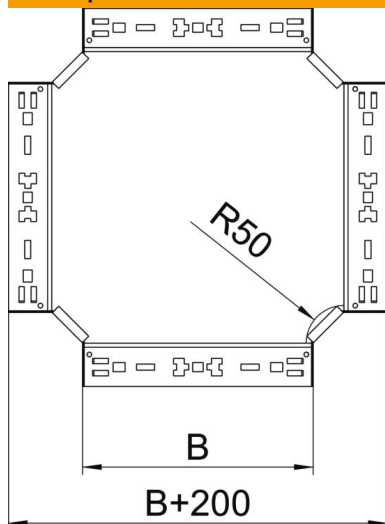

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	35 мм
Высота	1 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	200 мм

### Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием
Толщина борта	1,25 мм