


# Технический паспорт

## Крестообразная секция Magic 60 A2



Артикульный номер: 7027047

Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа.  
Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

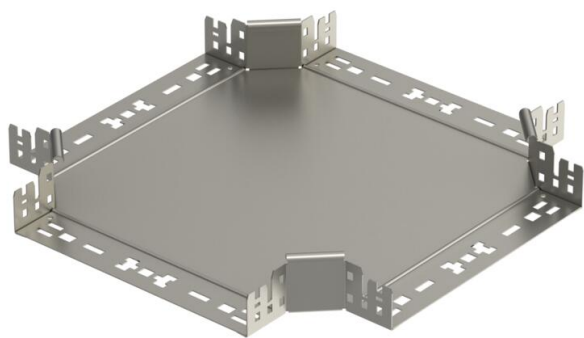

- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	7027047
Тип	RKM 630 A2
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x300
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	244,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Крестообразная секция Magic 60 A2



Артикульный номер: 7027047

### Размеры

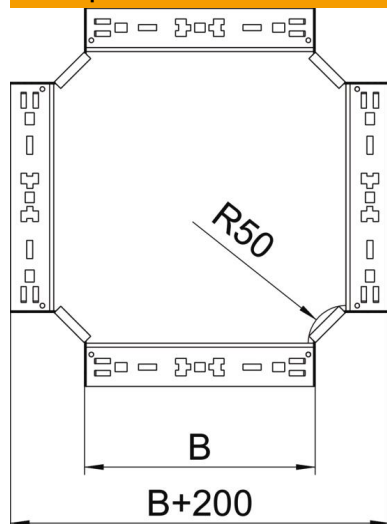

Ширина	300 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	300 мм

### Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием
Толщина борта	1,25 мм