


Технический паспорт

Крестообразная секция Magic 60 FT



Артикульный номер: 7027027

Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа.
Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

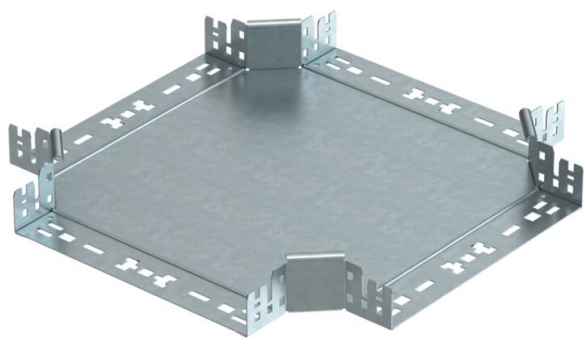

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер | 7027027 |
| Тип | RKM 630 FT |
| Обозначение 1 | Крестообразная секция |
| Обозначение 2 | с быстрым соединителем |
| Производитель | OBO |
| Размер | 60x300 |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности | DIN EN ISO 1461 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 264,3 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

Крестообразная секция Magic 60 FT



Артикульный номер: 7027027

Размеры

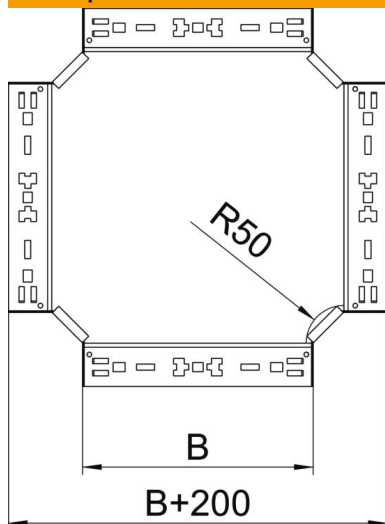

| | |
|---------------|---------|
| Ширина | 300 мм |
| Ширина | 12 in |
| Высота | 60 мм |
| Высота | 2 in |
| Толщина листа | 1,25 мм |
| Размер B | 300 мм |

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Изгиб (угол) | 90° |
| Конструкция соединителей | Встроенный соединитель |
| Повышение живучести конструкции | да |
| Толщина материала пластины дна | 1,25 мм |
| Изменение направления | горизонтальный |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Конструкция для больших расстояний | нет |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Крепление защелкиванием |
| Толщина борта | 1,25 мм |