


Технический паспорт

Крестообразная секция Magic 60 FS

Артикульный номер: 7027011



Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа.
Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

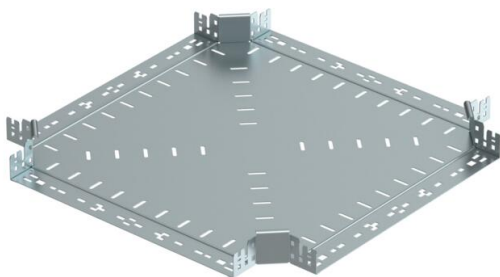

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7027011
Тип	RKM 650 FS
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	468,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестообразная секция Magic 60 FS



Артикульный номер: 7027011

Размеры

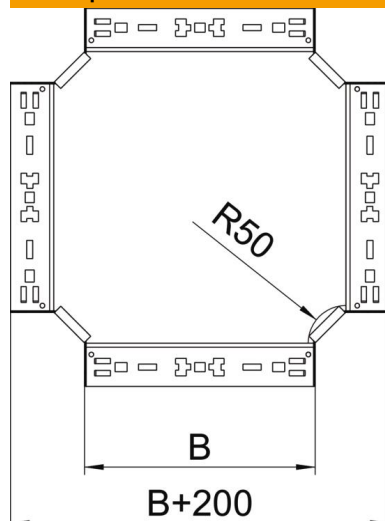

Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	500 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием
Толщина борта	1,25 мм