


Технический паспорт

Крестообразная секция Magic 60 FS

Артикульный номер: 7027013



Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа.
Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

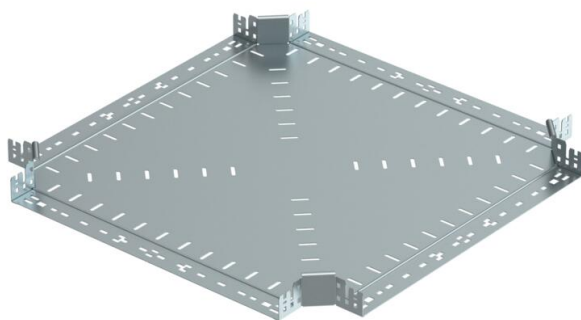

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7027013
Тип	RKM 660 FS
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x600
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	610,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестообразная секция Magic 60 FS

Артикульный номер: 7027013



Размеры

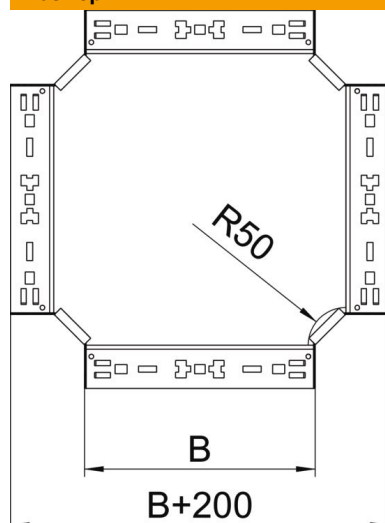

Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	600 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием
Толщина борта	1,25 мм