


Технический паспорт

Крестообразная секция Magic 60 FT



Артикульный номер: 7027033

Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа.
Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

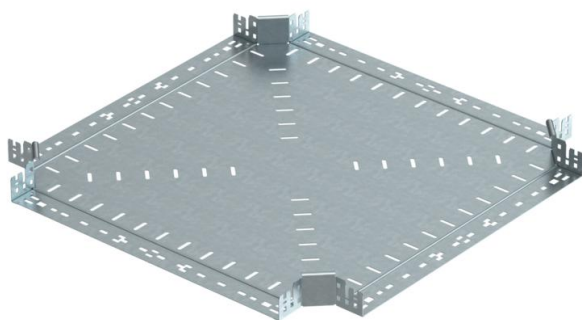

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7027033
Тип	RKM 660 FT
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x600
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	658,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестообразная секция Magic 60 FT



Артикульный номер: 7027033

Размеры

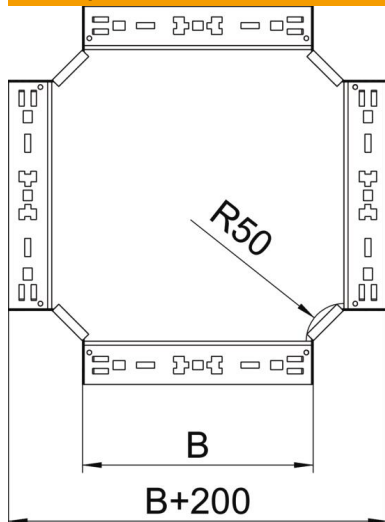

Ширина	600 мм
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	600 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием
Толщина борта	1,25 мм