


# Технический паспорт

## Крестообразная секция Magic 85 FT



Артикульный номер: 7027105

Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа.  
Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

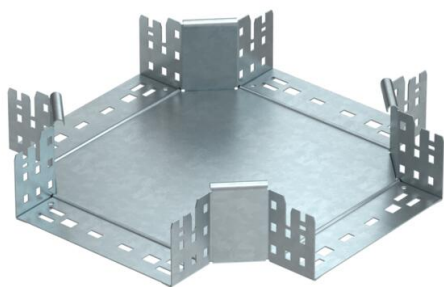

**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7027105
Тип	RKM 820 FT
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	85x200
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	189,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Крестообразная секция Magic 85 FT



Артикульный номер: 7027105

### Размеры

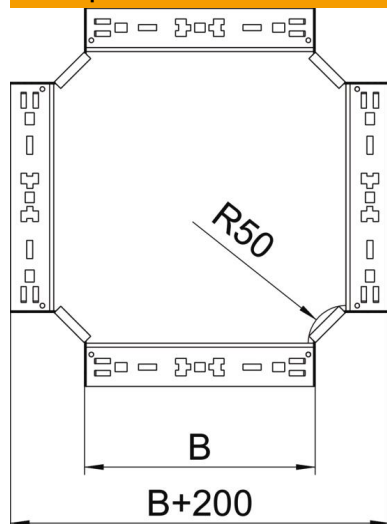

Ширина	200 мм
Высота	85 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	200 мм

### Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,25 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием
Толщина борта	1,25 мм