

Технический паспорт

Ревизионная кассетная рамка RKN из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7409016



Регулируемая по высоте кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Регулируемая по высоте кассетная рамка (напольный лючок), глухая; применяется в качестве ревизионного люка номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки. Подходит только для гладких напольных покрытий. Могут быть установлены 2 накладки АРМТ2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).



A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные

Артикульный номер	7409016
Тип	RKN2 4 VS 25
Обозначение 1	Квадратная кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Производитель	OBO
Размер	200x200mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	384 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Ревизионная кассетная рамка RKN из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7409016



Размеры

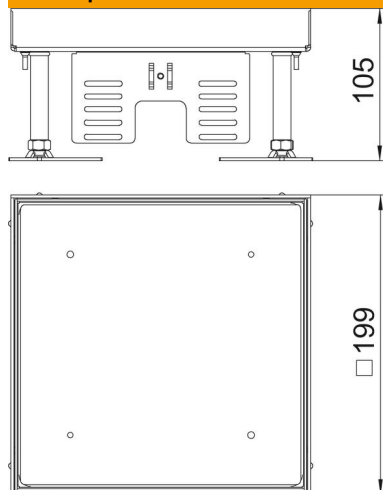

Длина	199 мм
Ширина	199 мм
Размер h	105 мм

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	0
Количество монтажных коробок	2
Количество накладок для вывода кабеля	0
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Отсоединяемая крышка	нет
Высота пола макс.	155 мм
Высота пола мин.	105 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для монтажного основания	250/350
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Длина, монтажный размер	201 мм
Номинальный размер монтажных элементов	4
Диапазон регулирования макс.	155 мм
Диапазон регулирования мин.	105 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP00
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Тип монтажной системы	UT3
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 15 000 Н

Технический паспорт

Ревизионная кассетная рамка RKN из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7409016



Технические характеристики

Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н
Zulassungen	VDE
Толщины напольного покрытия	25 мм