

Технический паспорт

Ревизионная регулируемая кассетная рамка RKR, из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7409088



Регулируемая по высоте кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера R4 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Регулируемая по высоте кассетная рамка (напольный лючок), глухая; применяется в качестве ревизионного люка номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки. Подходит только для гладких напольных покрытий. Могут быть установлены 2 накладки АРМТ2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45x45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок УТ3 (арт. 7408723).



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 7409088 |
| Тип | RKR2 4V 20 |
| Обозначение 1 | Круглая кассетная рамка |
| Обозначение 2 | глухой |
| Производитель | OBO |
| Размер | Ø215mm |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 354 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 10,468 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Ревизионная регулируемая кассетная рамка RKR, из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7409088



Размеры

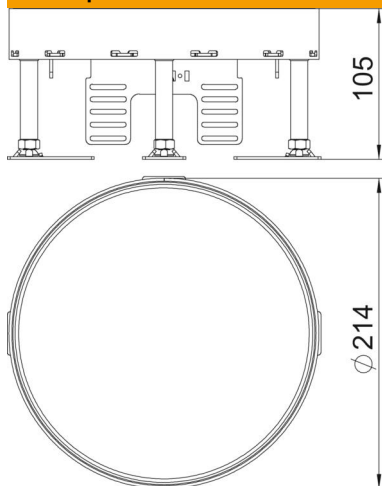

| | |
|--------|--------|
| Длина | 214 мм |
| Ширина | 214 мм |

Технические характеристики

| | |
|---|-----------------------|
| Количество встраиваемых устройств | 0 |
| Количество монтажных коробок | 2 |
| Количество накладок для вывода кабеля | 0 |
| Исполнение | круглой формы |
| Конструкция кабельного вывода | Без кабельного вывода |
| Уборка пола | влажный |
| Отсоединяемая крышка | нет |
| Высота пола макс. | 155 мм |
| Высота пола мин. | 105 мм |
| Подходит для монтажа в двойных полах | да |
| Подходит для монтажа в пустотных полах | да |
| Подходит для монтажного основания | 250/350 |
| Монтажные рамки для установки монтажных коробок | нет |
| Номинальный размер монтажных элементов | R4 |
| Диапазон регулирования макс. | 155 мм |
| Диапазон регулирования мин. | 105 мм |
| Степень защиты (IP) в режиме пользования | IP00 |
| Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии | IP44 |
| Коэффициент прочности | IK10 |
| Конструкция для тяжелых нагрузок | нет |
| Тип монтажной системы | UT3 |
| Вертикальная нагрузка, большая поверхность | до 5.000 Н |

Технический паспорт

Ревизионная регулируемая кассетная рамка RKR, из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7409088



Технические характеристики

| | |
|--|------------|
| Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность | до 3.000 Н |
| Zulassungen | VDE |
| Толщины напольного покрытия | 20 мм |