

# Технический паспорт

Ревизионная регулируемая кассетная рамка RKR, из латуни

Артикульный номер: 7409124



Регулируемая по высоте кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера R9 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Регулируемая по высоте отсоединяемая кассетная рамка, глухая, 3-х секционная. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45x45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).



**CuZn**  
37 Латунь

## Исходные данные

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 7409124                              |
| Тип                                                        | RKRN2 R9 MS25                        |
| Обозначение 1                                              | Круглая кассетная рамка              |
| Обозначение 2                                              | глухой                               |
| Производитель                                              | OBO                                  |
| Размер                                                     | Ø305mm                               |
| Материал                                                   | латунный                             |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                    |
| Единица расхода                                            | Шт.                                  |
| Масса                                                      | 796 кг                               |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                           |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 14,7335 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |


# Технический паспорт

Ревизионная регулируемая кассетная рамка RKR, из латуни

Артикульный номер: 7409124



## Размеры

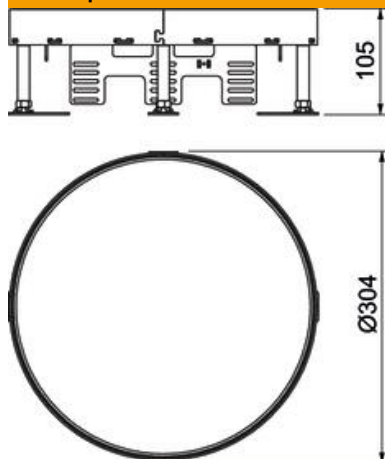

|        |        |
|--------|--------|
| Длина  | 304 мм |
| Ширина | 304 мм |

## Технические характеристики

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Количество встраиваемых устройств               | 0                     |
| Количество монтажных коробок                    | 3                     |
| Количество накладок для вывода кабеля           | 0                     |
| Исполнение                                      | круглой формы         |
| Конструкция кабельного вывода                   | Без кабельного вывода |
| Уборка пола                                     | влажный               |
| Отсоединяемая крышка                            | нет                   |
| Высота пола макс.                               | 155 мм                |
| Высота пола мин.                                | 105 мм                |
| Подходит для монтажа в двойных полах            | да                    |
| Подходит для монтажа в пустотных полах          | да                    |
| Подходит для монтажного основания               | 350                   |
| Монтажные рамки для установки монтажных коробок | нет                   |
| Номинальный размер монтажных элементов          | R9                    |
| Диапазон регулирования макс.                    | 155 мм                |
| Диапазон регулирования мин.                     | 105 мм                |
| Степень защиты (IP) в режиме пользования        | IP00                  |
| Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии       | IP44                  |
| Коэффициент прочности                           | IK10                  |
| Конструкция для тяжелых нагрузок                | нет                   |
| Тип монтажной системы                           | UT4                   |
| Вертикальная нагрузка, большая поверхность      | до 5.000 Н            |
| Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность    | до 3.000 Н            |

# Технический паспорт

Ревизионная регулируемая кассетная рамка RKR, из латуни

Артикульный номер: 7409124



## Технические характеристики

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Zulassungen                 | VDE   |
| Толщины напольного покрытия | 25 мм |