

# Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом  
RKSR, из латуни  
Артикульный номер: 7409262



Регулируемая по высоте кассета номинального размера R7 с выпуском кабеля для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях.

Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 3-секционная, для полов с сухим типом уборки. Могут быть установлены 2 накладки APMT2 и одна APMT5. Можно установить до 10 электроустановочных изделий размером 45x45 мм (10 модулей серии Modul 45), с помощью 2 коробок UT3 и 1 коробки UT4.



**CuZn**  
37 Латунь

## Исходные данные


Артикульный номер	7409262
Тип	RKS2 R7 M20
Обозначение 1	Круглая кассетная рамка
Обозначение 2	с кабельным выводом
Производитель	OBO
Размер	Ø275mm
Материал	латунный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	350 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом  
RKSR, из латуни  
Артикульный номер: 7409262



## Размеры

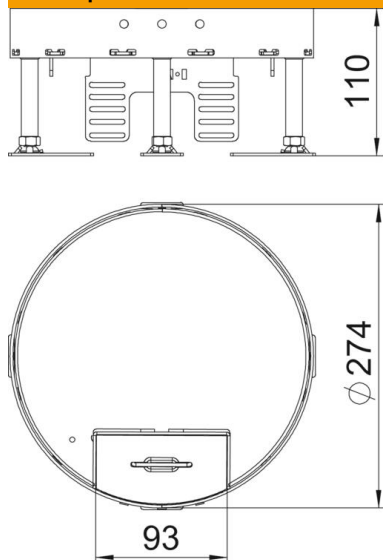

## Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	10
Количество монтажных коробок	3
Количество накладок для вывода кабеля	1
Исполнение	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Уборка пола	сухой
Отсоединяемая крышка	нет
Высота пола макс.	155 мм
Высота пола мин.	110 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для монтажного основания	350
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	да
Номинальный размер монтажных элементов	R7
Диапазон регулирования макс.	155 мм
Диапазон регулирования мин.	110 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Коэффициент прочности	IK10
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Тип монтажной системы	UT3 / UT4
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 5.000 Н

# Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом  
RKSR, из латуни  
Артикульный номер: 7409262



## Технические характеристики

Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н
Zulassungen	VDE
Толщины напольного покрытия	20 мм