


Технический паспорт

RKSN2 4 с UT3 45

Артикульный номер: 7429678

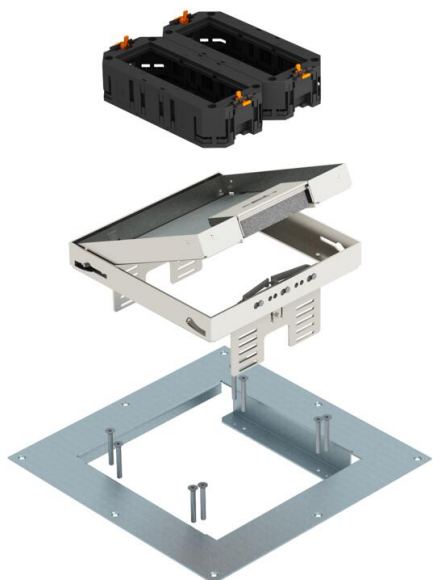

Регулируемая по высоте кассета со всеми необходимыми системными принадлежностями для непосредственного монтажа в пустотных перекрытиях во внутренних помещениях.
В комплект поставки входят одна монтажная крышка и два универсальных кронштейна UT3/45 для трех изделий серии Modul 45®.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	7429678
Тип	RKSN2 4 KR V20
Обозначение 1	Вставка для лючка
Обозначение 2	для монтажа в фальшполу
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	350 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	20,1928 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

RKSN2 4 с UT3 45

Артикульный номер: 7429678



Размеры

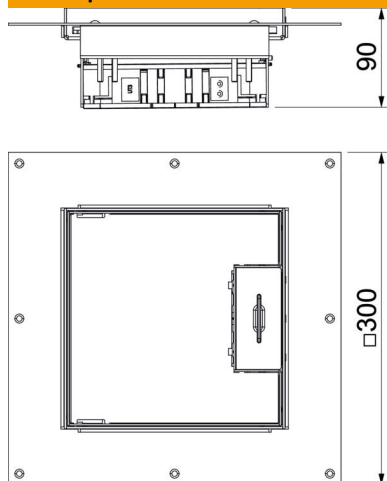

Технические характеристики

Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Толщины напольного покрытия	20 мм