

# Технический паспорт

RKSN2 9 с UT4 45

Артикульный номер: 7429682



Регулируемая по высоте кассета со всеми необходимыми системными принадлежностями для непосредственного монтажа в пустотных перекрытиях во внутренних помещениях.  
В комплект поставки входят одна монтажная крышка и три универсальных кронштейна UT4/45 для четырех изделий серии Modul 45® каждый.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

## Исходные данные

Артикульный номер	7429682
Тип	RKSN2 9 KR V20
Обозначение 1	Вставка для лючка
Обозначение 2	для монтажа в фальшполу
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	430 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	26,8794 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

RKSN2 9 с UT4 45

Артикульный номер: 7429682



## Размеры

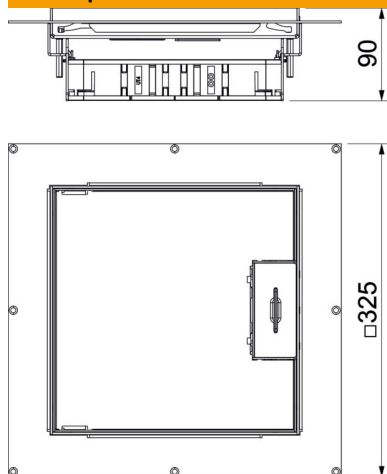

## Технические характеристики

Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Толщины напольного покрытия	20 мм