


Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKSNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из латуни
Артикульный номер: 7409232

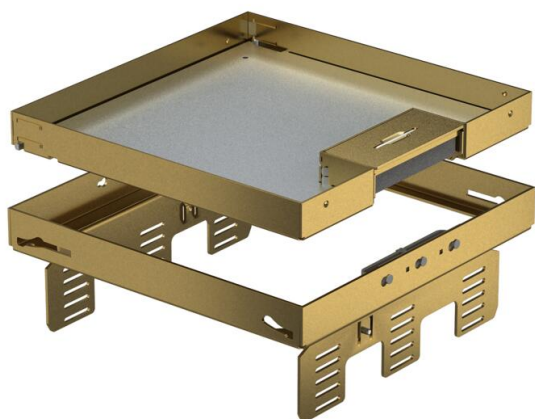

Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера 9, с выпуском кабеля, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольных розетках UZD250-3 или UZD350-3, каждая в сочетании с монтажной крышкой DUG..9, или в UGD250-3/9 или UGD350-3/9. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 3-секционная, для полов с сухим типом уборки. Могут быть установлены 3 накладки АРМТ5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45x45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).



 Латунь

Исходные данные


| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Артикульный номер | 7409232 |
| Тип | RKSN2 UZD3 9MS20 |
| Обозначение 1 | Квадратная кассетная рамка |
| Обозначение 2 | с кабельным выводом |
| Производитель | OBO |
| Размер | 243x243mm |
| Материал | латунный |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 348 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKSNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из латуни
Артикульный номер: 7409232



Размеры

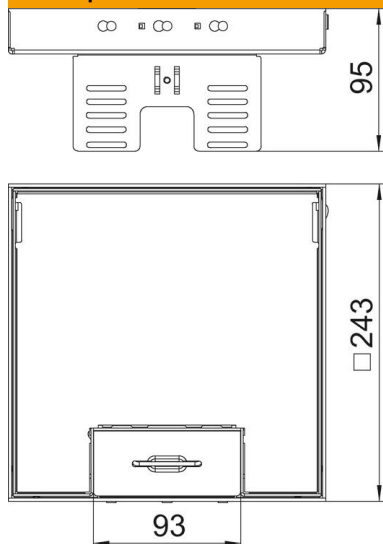

Размер h 90 мм

Технические характеристики

| | |
|---|--------------|
| Количество встраиваемых устройств | 12 |
| Количество монтажных коробок | 3 |
| Количество накладок для вывода кабеля | 1 |
| Исполнение | квадратные |
| Конструкция кабельного вывода | Вывод кабеля |
| Уборка пола | сухой |
| Отсоединяемая крышка | да |
| Высота пола мин. | 105 мм |
| Подходит для монтажа в двойных полах | да |
| Подходит для монтажа в пустотных полах | да |
| Подходит для монтажного основания | 250/350 |
| Монтажные рамки для установки монтажных коробок | да |
| Номинальный размер монтажных элементов | 9 |
| Нормы | EN 50085-2-2 |
| Степень защиты (IP) в режиме пользования | IP20 |
| Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии | IP40 |
| Коэффициент прочности | IK10 |
| Конструкция для тяжелых нагрузок | нет |
| Тип монтажной системы | UT4 |
| Zulassungen | VDE |
| Толщины напольного покрытия | 20 мм |