


Технический паспорт

Кассетная рамка RKS с отверстием для кабельного вывода, номинальный размер 250-3, из нержавеющей стали

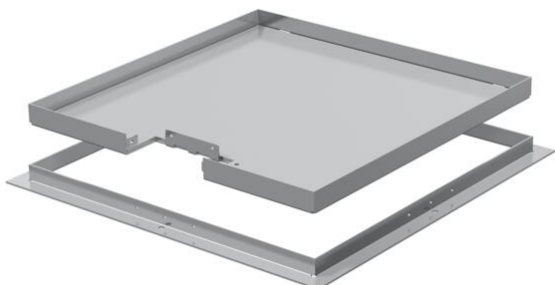

Кассетная рамка для выпуска кабеля, для UZD250-3, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях.




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	7406560
Тип	RKS 2V2 30
Обозначение 1	Кассетная рамка
Обозначение 2	для кабельного вывода
Производитель	OBO
Размер	282x282x30
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	448,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	20,6677 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

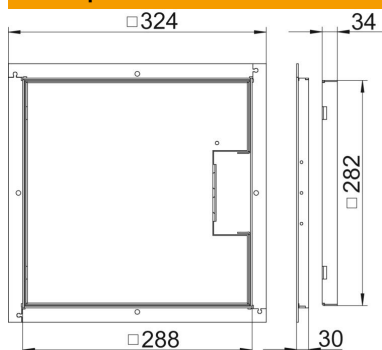

Размер A	324 мм
Размер B	288 мм
Размер C	282 мм
Размер h	30 мм

Технический паспорт

Кассетная рамка RKS с отверстием для кабельного вывода, номинальный размер 250-3, из нержавеющей стали



Технические характеристики

Количество накладок для вывода кабеля	1
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Уборка пола	сухой
Подходит для	Конструкция монтажного основания
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Толщины напольного покрытия	28 мм