


# Технический паспорт

## Крестообразная секция 110 FS

Артикульный номер: 7004648

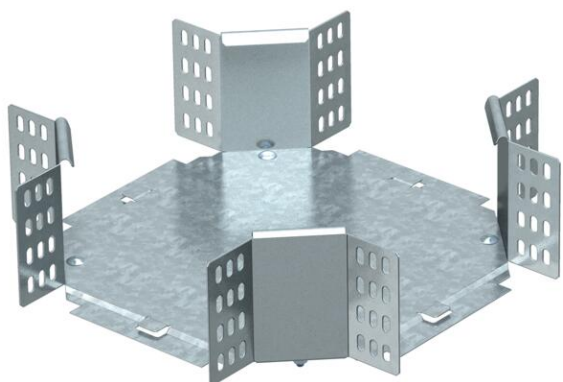

Горизонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.  
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные


Артикульный номер	7004648
Тип	RK 110 FS
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	горизонтальн,с угл соединением
Производитель	OBO
Размер	110x100
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	110 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

## Крестообразная секция 110 FS

Артикульный номер: 7004648

### Размеры

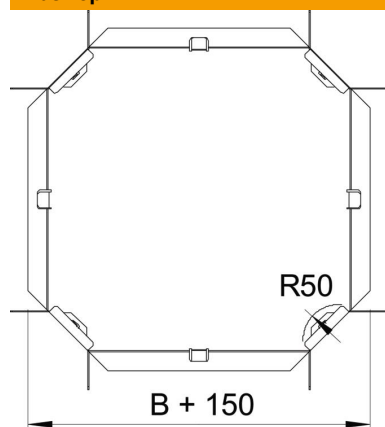

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Размер B	100 мм
Размер R	50 мм

### Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1 мм
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм