


# Технический паспорт

## Крестообразная секция 110 FS

Артикульный номер: 7004699

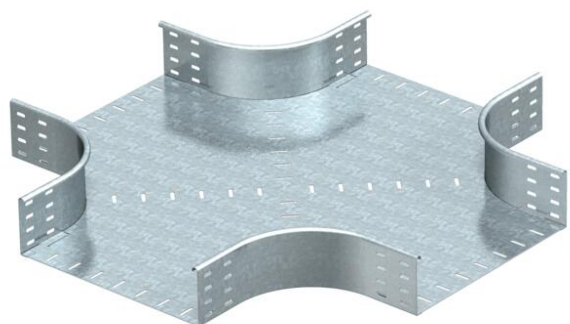

Горизонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.  
Детали крепления заказывается отдельно.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7004699
Тип	RK 140 FS
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	110x400
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	906 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

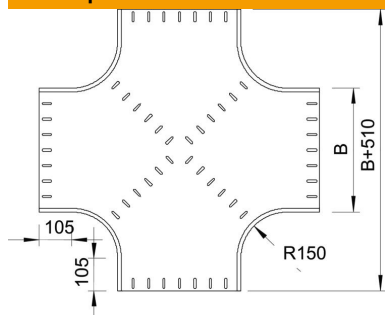

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Размер R	150 мм

# Технический паспорт

## Крестообразная секция 110 FS

Артикульный номер: 7004699



### Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,5 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм