


Технический паспорт

Крестообразная секция 110 FT

Артикульный номер: 7115407

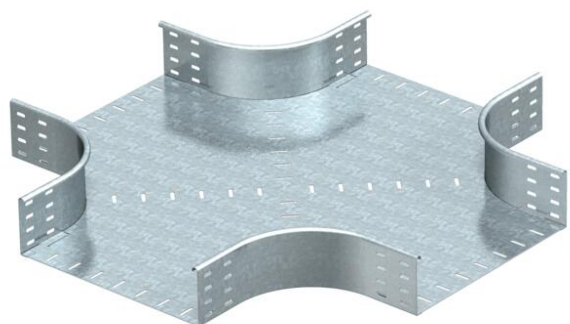

Горизонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.
Детали крепления заказывается отдельно.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7115407
Тип	RK 140 FT
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	110x400
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	960 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

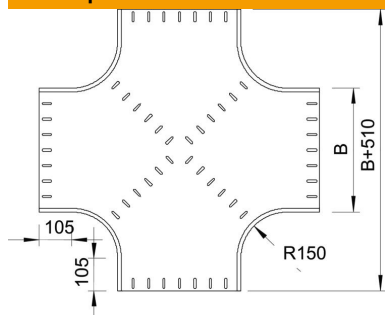

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Размер R	150 мм

Технический паспорт

Крестообразная секция 110 FT

Артикульный номер: 7115407



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,5 мм
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм