


# Технический паспорт

## Крестообразная секция 60 FS

Артикульный номер: 6043652



Горизонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины. В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

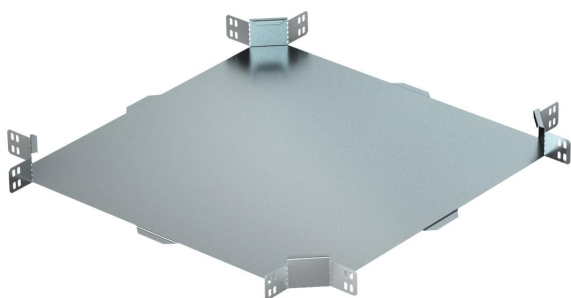

**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6043652
Тип	RK 610 FS RU
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	горизонтально
Производитель	OBO
Размер	60x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	39 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Крестообразная секция 60 FS

Артикульный номер: 6043652



## Размеры

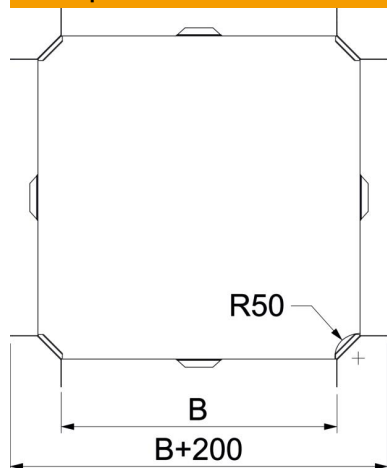

Ширина	100 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	100 мм

## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен