


Технический паспорт

Крестообразная секция 60 FS

Артикульный номер: 7004397

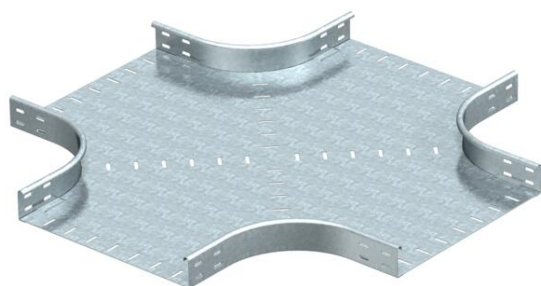

Горизонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.
Материал крепления заказывается отдельно.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7004397
Тип	RK 640 FS
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	60x400
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	800 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестообразная секция 60 FS



Артикульный номер: 7004397

Размеры

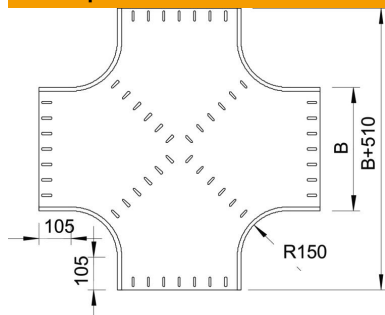

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	400 мм
Размер R	150 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,5 мм
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм