


Технический паспорт

Крестообразная секция FT

Артикульный номер: 7113404

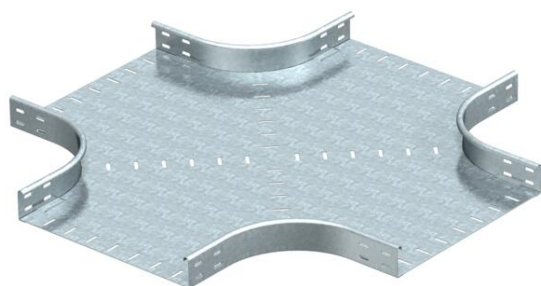

Горизонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.
Материал крепления заказывается отдельно.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7113404
Тип	RK 640 FT
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	60x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	860 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестообразная секция FT

Артикульный номер: 7113404



Размеры

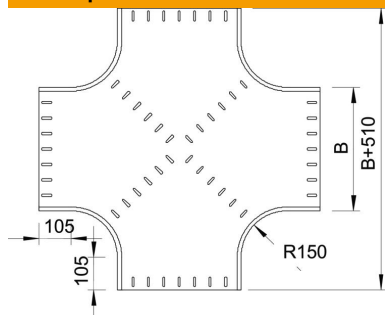

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Размер B	400 мм
Размер R	150 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,5 мм
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм