


# Технический паспорт

## Крестообразное ответвление 60/600 А4

Артикульный номер: 7027530

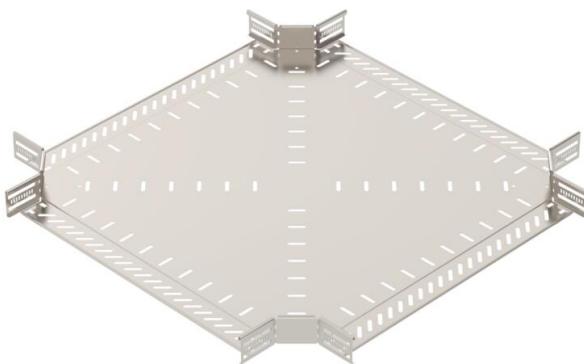

Крестообразное ответвление для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.

CE UK  
CA

A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	7027530
Тип	RK 660 A4
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x600
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	521,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	42,2641 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крестообразное ответвление 60/600 А4

Артикульный номер: 7027530

**OBO**  
BETTERMANN

### Размеры

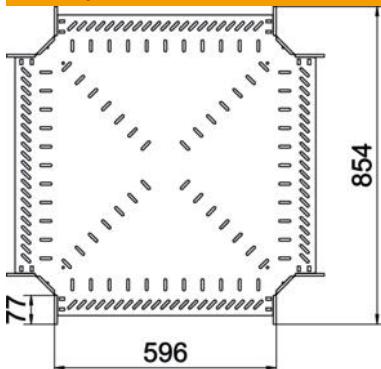

Ширина	600 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	600 мм

### Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1 мм
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 С
Диапазон рабочих температур мин.	-20 С
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Рекомендованное количество винтов	32 Сталь
Толщина борта	1,25 мм