


Технический паспорт

Крестообразная секция 60 FS

Артикульный номер: 6043664



Горизонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины. В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

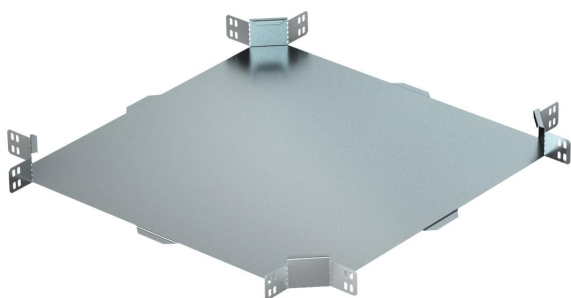

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6043664
Тип	RK 660 FS RU
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	горизонтально
Производитель	OBO
Размер	60x600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	283 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестообразная секция 60 FS

Артикульный номер: 6043664



Размеры

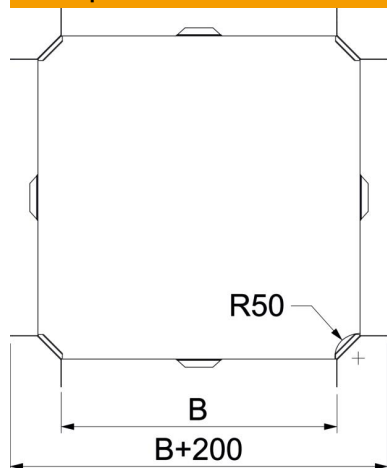

Ширина	600 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	600 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен