


Технический паспорт

Крестообразная секция FT

Артикульный номер: 7113609

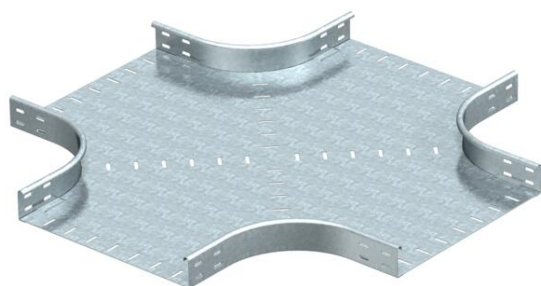

Горизонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.
Материал крепления заказывается отдельно.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7113609
Тип	RK 660 FT
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	60x600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1370 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестообразная секция FT

Артикульный номер: 7113609



Размеры

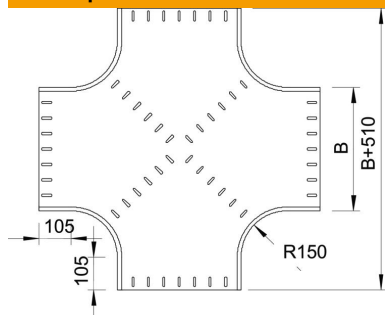

Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Размер B	600 мм
Размер R	150 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,5 мм
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм