


Технический паспорт

Ревизионный люк РК, номинальный размер 250-3, из латуни

Артикульный номер: 7405856

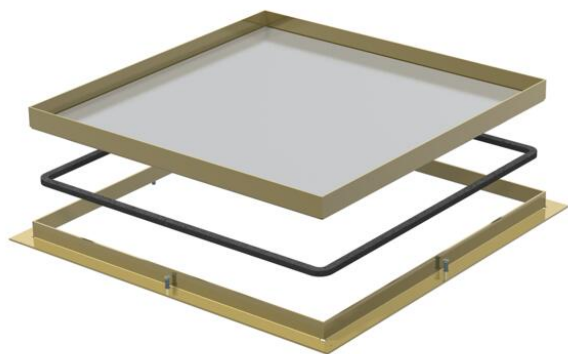

Кассетная рамка, глухая, для формирования ревизионного отверстия в UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.




CuZn
37 Латунь

Исходные данные

Артикульный номер	7405856
Тип	RK M2 25
Обозначение 1	Кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Производитель	OBO
Размер	282x282x25
Материал	латунный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	484,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

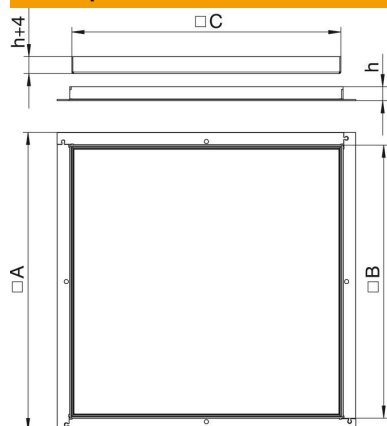

Размер A	324 мм
Размер B	288 мм
Размер C	282 мм
Размер h	25 мм

Технический паспорт

Ревизионный люк РК, номинальный размер 250-3, из латуни

Артикульный номер: 7405856



Технические характеристики

Количество накладок для вывода кабеля	0
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Подходит для	Конструкция монтажного основания
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Толщины напольного покрытия	23 мм