


Технический паспорт

Кассетная рамка для ревизионного люка RK,
номинальный размер 350-3, из латуни
Артикульный номер: 7405876

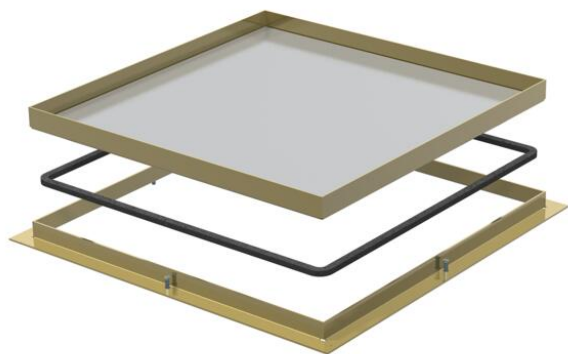

Кассетная рамка, глухая, для формирования ревизионного отверстия в UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.




CuZn
37 Латунь

Исходные данные

Артикульный номер	7405876
Тип	RK M3 20
Обозначение 1	Кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Производитель	OBO
Размер	383x383x20
Материал	латунный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	804,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

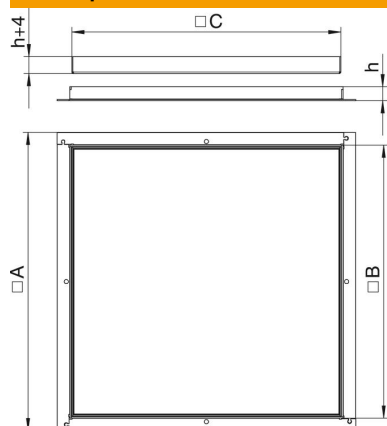

Размер A	424 мм
Размер B	388 мм
Размер C	382 мм
Размер h	20 мм

Технический паспорт

Кассетная рамка для ревизионного люка РК,
номинальный размер 350-3, из латуни
Артикульный номер: 7405876



Технические характеристики

Количество накладок для вывода кабеля	0
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Подходит для	Конструкция монтажного основания
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Толщины напольного покрытия	18 мм