

Технический паспорт

Регулируемая опора RKNEV2

Артикульный номер: 7405816



Применяется для регулирования высоты кассетных рамок и кабельных каналов ОКВ, устанавливаемых вровень со стяжкой. Упаковка состоит из 4 регулируемых опор.



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	7405816
Тип	RK NEV2 150
Обозначение 1	Регулируемая опора
Обозначение 2	для кас.рамки и канала ОКВ
Производитель	OBO
Размер	M8x150mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Упаковочная единица
Масса	30,56 кг
Единица веса	кг/100 упак. ед-ц


Технический паспорт

Регулируемая опора RKNEV2

Артикульный номер: 7405816



Размеры

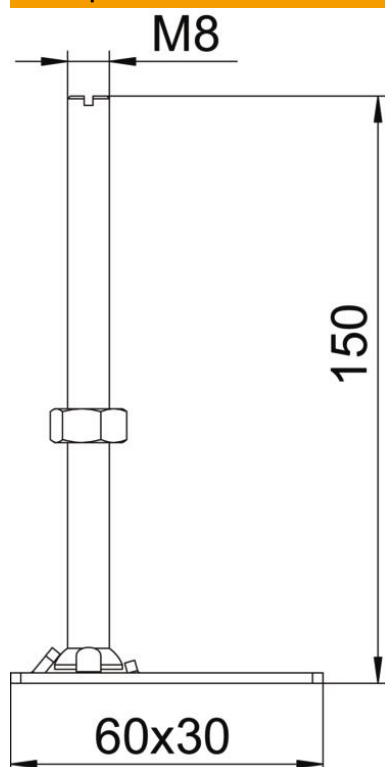

Размер h	150 мм
----------	--------

Технические характеристики

Вид аксессуаров	Прочее
Диапазон регулирования макс.	230 мм
Диапазон регулирования мин.	180 мм
Подходит для каналов	да
Подходит для кассет	да
С изоляцией от ударного шума	нет
Материал опоры	Металл