

Технический паспорт

Регулируемая опора RKNEV2

Артикульный номер: 7405817



Применяется для регулирования высоты кассетных рамок и кабельных каналов ОКВ, устанавливаемых вровень со стяжкой. Упаковка состоит из 4 регулируемых опор.



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	7405817
Тип	RK NEV2 190
Обозначение 1	Регулируемая опора
Обозначение 2	для кас.рамки и канала ОКВ
Производитель	OBO
Размер	M8x190mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Упаковочная единица
Масса	35,567 кг
Единица веса	кг/100 упак. ед-ц


Технический паспорт

Регулируемая опора RKNEV2

Артикульный номер: 7405817



Размеры

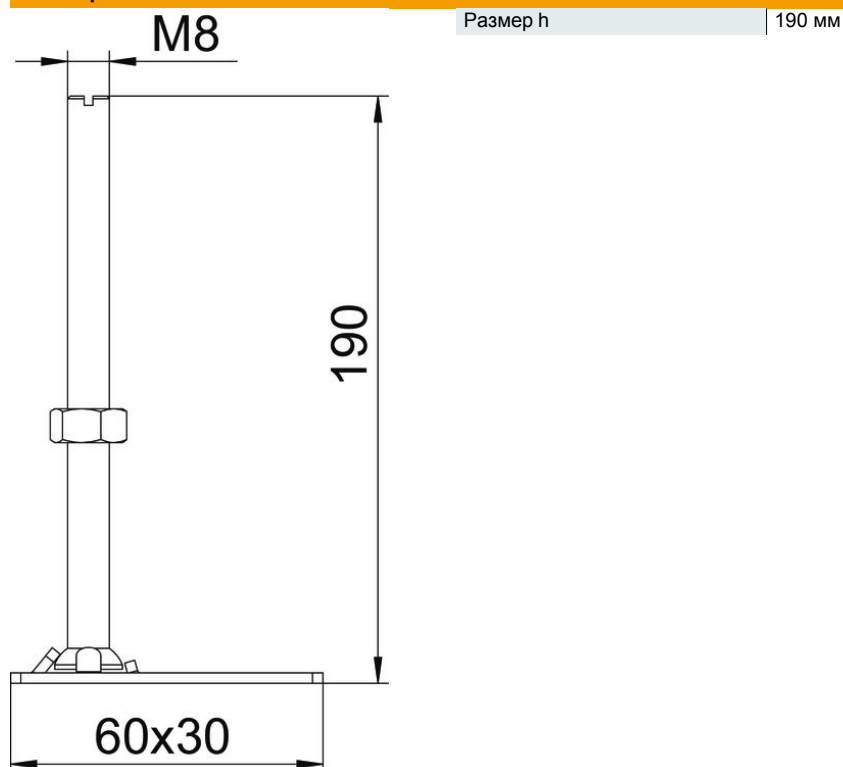

Технические характеристики

Вид аксессуаров	Прочее
Диапазон регулирования макс.	270 мм
Диапазон регулирования мин.	220 мм
Подходит для каналов	да
Подходит для кассет	да
С изоляцией от ударного шума	нет
Материал опоры	Металл