


# Технический паспорт

Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк,  
номинальный размер 250-3, класс нагрузки 1  
Артикульный номер: 7405892

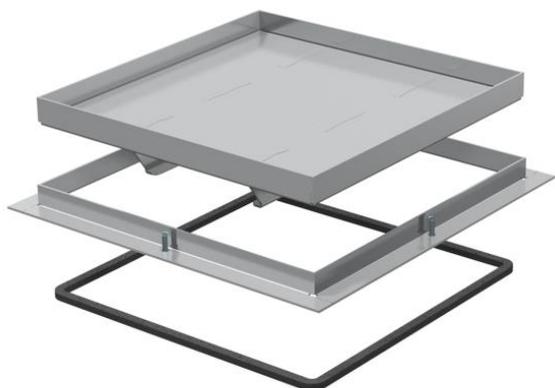

Кассетная рамка для больших нагрузок, глухая, для формирования ревизионного отверстия в UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 1 до 10 кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.




A2 Нержавеющая сталь

## Исходные данные

Артикульный номер	7405892
Тип	RK SL1 V2 20
Обозначение 1	Усиленная кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Производитель	OBO
Размер	282x282x20
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	517 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры

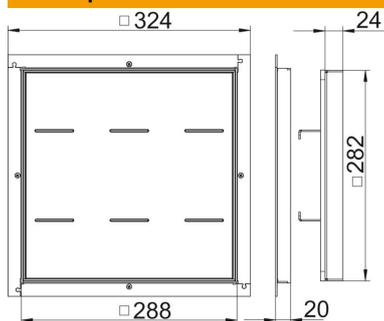

Размер A	324 мм
Размер B	288 мм
Размер C	282 мм
Размер h	20 мм

# Технический паспорт

Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк,  
номинальный размер 250-3, класс нагрузки 1  
Артикульный номер: 7405892



## Технические характеристики

Количество накладок для вывода кабеля	0
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Толщины стяжки мин.	70 мм
Высота пола мин.	90 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для	Конструкция монтажного основания
Подходит для монтажного основания	250
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Длина, монтажный размер	290 мм
Конструкция для тяжелых нагрузок	да
Класс тяжелых нагрузок	10 kN (OBO SL1)
Тип монтажной системы	GB2
Толщины напольного покрытия	18 мм