


Технический паспорт

Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк,
номинальный размер 350-3, класс нагрузки 1
Артикульный номер: 7405928

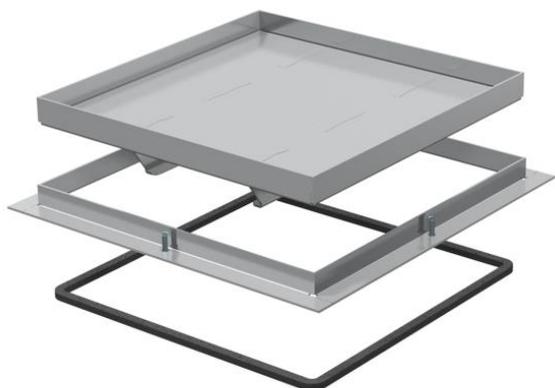

Усиленная кассетная рамка "глухая", применяется в качестве ревизионного люка. Для установки в монтажных основаниях UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 1 до 10 кН. Подходит только для гладких напольных покрытий во внутренних помещениях.




A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные

Артикульный номер	7405928
Тип	RK SL1 V3 40
Обозначение 1	Усиленная кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Производитель	OBO
Размер	383x383x40
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1017 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

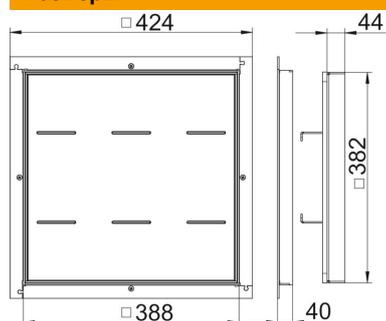

Размер A	424 мм
Размер B	388 мм
Размер C	382 мм
Размер h	40 мм

Технический паспорт

Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк,
номинальный размер 350-3, класс нагрузки 1
Артикульный номер: 7405928



Технические характеристики

Количество накладок для вывода кабеля	0
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Толщины стяжки мин.	70 мм
Высота пола мин.	110 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для	Конструкция монтажного основания
Подходит для монтажного основания	350
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Длина, монтажный размер	390 мм
Конструкция для тяжелых нагрузок	да
Класс тяжелых нагрузок	10 kN (OBO SL1)
Тип монтажной системы	GB3
Толщины напольного покрытия	38 мм