


# Технический паспорт

Ревизионный люк RK, номинальный размер 250-2, из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7406000

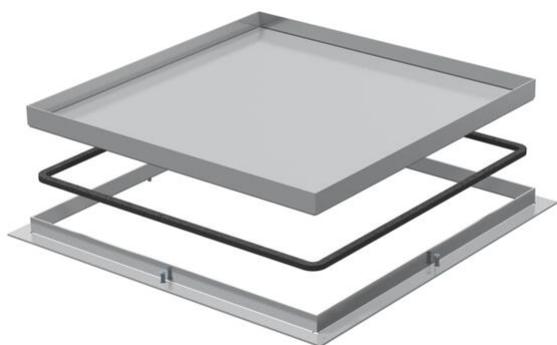

Кассетная рамка, глухая, для формирования ревизионного отверстия в UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

## Исходные данные

Артикульный номер	7406000
Тип	RK V2 10
Обозначение 1	Кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Производитель	OBO
Размер	282x282x10
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	410,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	18,2691 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Ревизионный люк РК, номинальный размер 250-2, из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7406000



## Размеры

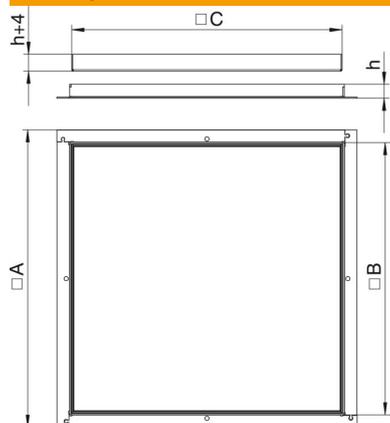

Размер A	324 мм
Размер B	288 мм
Размер C	282 мм
Размер h	10 мм

## Технические характеристики

Количество накладок для вывода кабеля	0
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Подходит для	Конструкция монтажного основания
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Толщины напольного покрытия	8 мм