

Технический паспорт

Продольный соединитель 60 FS, вертикальный

Артикульный номер: 6067101



Вертикальный продольный соединитель применяется для продольного соединения листовых кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм. Восходящие и нисходящие соединения под углом до 60° также реализуются с помощью этого соединителя. Сплошное уравнивание потенциалов обеспечивается за счет болтового соединения.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6067101
Тип	RLVKV 60 FS
Обозначение 1	Продольный соединитель, верт.
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	100x50
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	4,546 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Продольный соединитель 60 FS, вертикальный

Артикульный номер: 6067101



Размеры

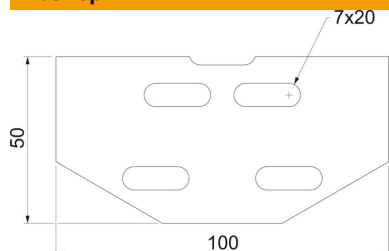

Длина	100 мм
Ширина	1,5 мм
Высота	50 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель