


Технический паспорт

Продольный соединитель A2

Артикульный номер: 6067654

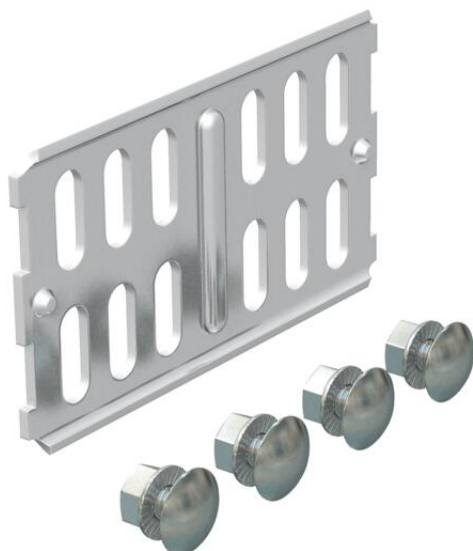

Продольный соединитель для прямого соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм.

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6067654
Тип	RLVK 60 A2
Обозначение 1	Продольный соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x100
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	9,78 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Продольный соединитель A2

Артикульный номер: 6067654



Размеры

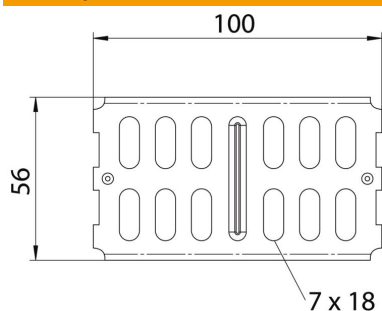

Размер	100 x 56
Длина	100 мм
Ширина	3,5 мм
Высота	56 мм
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель