


Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель 110 A2

Артикульный номер: 6067948



Продольный и угловой соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 110 мм.

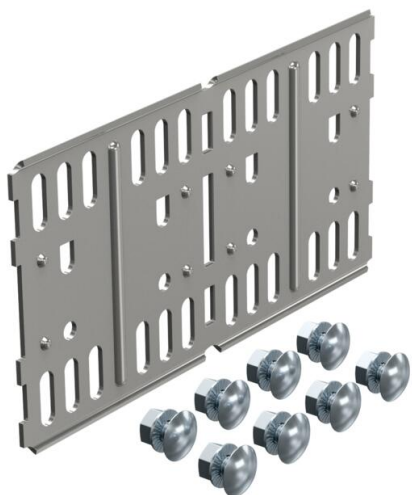

A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6067948
Тип	RLVL 110 A2
Обозначение 1	Продольный/угловой соединитель
Обозначение 2	для горизонт. кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x200
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	33,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,9677 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель 110 А2

Артикульный номер: 6067948



Размеры

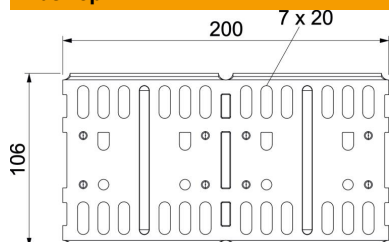

Длина	200 мм
Ширина	4 мм
Высота	110 мм
Высота	4 in

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель