


Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель FT

Артикульный номер: 6067816

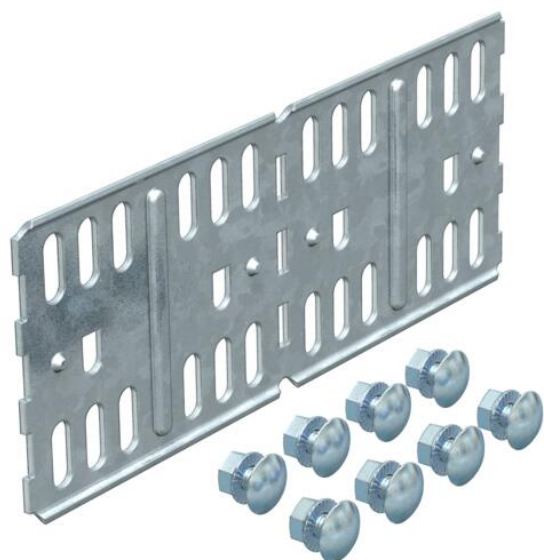

Для прямых соединений кабельных лотков, фасонных деталей и разделительных полочек (FT) с высотой боковой стенки 85 мм. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6067816
Тип	RLVL 85 FT
Обозначение 1	Продольный/угловой соединитель
Обозначение 2	для горизонт. кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	85x200
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	28,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель FT

Артикульный номер: 6067816



Размеры

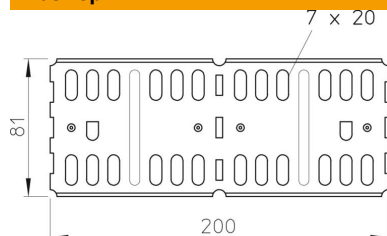

Размер	200 x 81
Длина	200 мм
Ширина	4 мм
Высота	85 мм
Высота	3 in
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный и угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	85 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель