

# Технический паспорт

## Крышка Т-образной секции 400 A2

Артикульный номер: 6038666



Крышка для фасонной детали Т-образной секции для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированной задвижки и крепление посредством опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 6038666                        |
| Тип                         | RTD 400 A2                     |
| Обозначение 1               | Крышка                         |
| Обозначение 2               | для Т-образной секции          |
| Производитель               | OBO                            |
| Размер                      | B400mm                         |
| Материал                    | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность                 | без обработки, дообработанный  |
| Стандарт поверхности        |                                |
| Минимальная единица продажи | 1                              |
| Единица расхода             | Шт.                            |
| Масса                       | 140 кг                         |
| Единица веса                | кг/100 шт.                     |


# Технический паспорт

## Крышка Т-образной секции 400 А2

Артикульный номер: 6038666



### Размеры

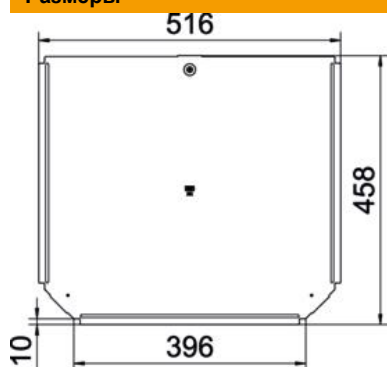

|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 400 мм |
| Толщина листа | 1 мм   |
| Размер В      | 400 мм |

### Технические характеристики

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Количество шпингалетов                   | 1 Сталь             |
| Вид крепления                            | Поворотный фиксатор |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет                 |
| Подходит для кабельного лотка            | да                  |
| Прочность материала                      | 1 мм                |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет                 |
| Диапазон рабочих температур макс.        | 120 C               |
| Диапазон рабочих температур мин.         | -20 C               |
| Конструкция для больших расстояний       | нет                 |