

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции DD



Артикульный номер: 6038650



Крышка для фасонной детали Т-образной секции для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированной задвижки и крепление посредством опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|--|
| Артикульный номер | 6038650 |
| Тип | RTD 500 DD |
| Обозначение 1 | Крышка |
| Обозначение 2 | для Т-образной секции |
| Производитель | OBO |
| Размер | B500mm |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Конвейерное цинкование методом двойного погружения |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 270 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

Крышка T-образной секции DD



Артикульный номер: 6038650

Размеры

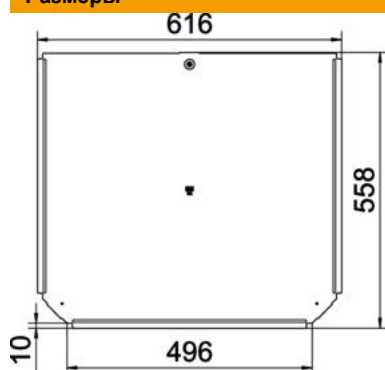

| | |
|---------------|--------|
| Ширина | 500 мм |
| Толщина листа | 1 мм |
| Размер В | 500 мм |

Технические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Количество шпингалетов | 1 Сталь |
| Вид крепления | Поворотный фиксатор |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет |
| Подходит для кабельного лотка | да |
| Прочность материала | 1 мм |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Диапазон рабочих температур макс. | 120 С |
| Диапазон рабочих температур мин. | -20 С |
| Конструкция для больших расстояний | нет |