

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции FS

Артикульный номер: 6038610



Крышка для фасонной детали Т-образной секции для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированной задвижки и крепление посредством опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6038610
Тип	RTD 500 FS
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для Т-образной секции
Производитель	OBO
Размер	B500mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	270 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образной секции FS

Артикульный номер: 6038610



Размеры

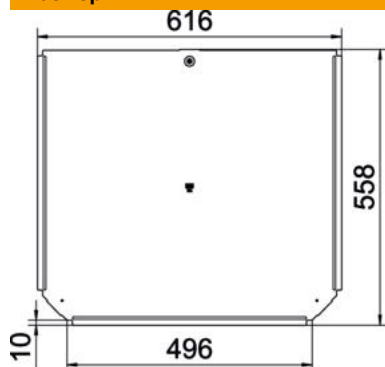

Ширина	500 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	500 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	1 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет