


Технический паспорт

T-образная секция Magic 110 FS

Артикульный номер: 6042012



T-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

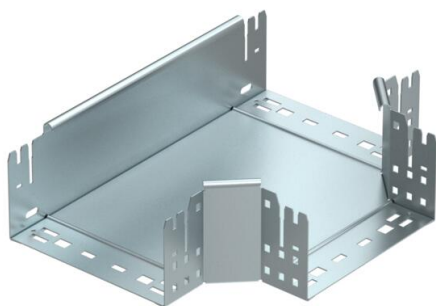

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер | 6042012 |
| Тип | RTM 120 FS |
| Обозначение 1 | T-образная секция |
| Обозначение 2 | с быстрым соединителем |
| Производитель | OBO |
| Размер | 110x200 |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 185,5 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

T-образная секция Magic 110 FS

Артикульный номер: 6042012



Размеры

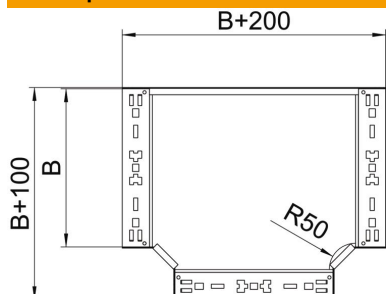

| | |
|---------------|---------|
| Ширина | 200 мм |
| Высота | 110 мм |
| Толщина листа | 1,25 мм |
| Размер B | 200 мм |

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Изгиб (угол) | 90° |
| Конструкция соединителей | Встроенный соединитель |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Схема расположения отверстий NATO | нет |
| Изменение направления | горизонтальный |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Конструкция для больших расстояний | нет |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Привинчен |
| Толщина борта | 1,25 мм |