


# Технический паспорт

## T-образная секция Magic 60 FT

Артикульный номер: 6041342



T-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

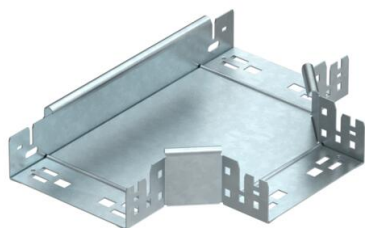

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6041342
Тип	RTM 615 FT
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x150
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	123 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

T-образная секция Magic 60 FT

Артикульный номер: 6041342



## Размеры

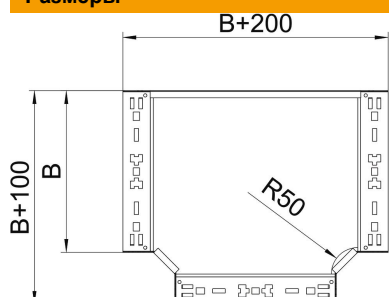

Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Высота	60 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	150 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм